


Données de la société Lenze Switzerland SA

Bureau de vente Suisse Romande	Lenze Switzerland SA
Rue	Rue du Centre 136
Numéro postal et localité	CH-1025 St-Sulpice
Téléphone	+41 21 637 21 90
Nom de la société	Lenze Switzerland AG
Rue	Ackerstrasse 45
Numéro postal et localité	CH-8610 Uster
Téléphone	+41 43 399 14 14
Courriel	info.ch@lenze.com
Internet	www.lenze.com
Vente / Demandes d'offres	Mail sales.ch@lenze.com
Commandes	Mail orders.ch@lenze.com
Service clientèle / Services	Mail repairs.ch@lenze.com
Achat	Mail purchasing.ch@lenze.com
Réclamations	Mail clearing.ch@lenze.com
Formations / Ateliers	Mail training.ch@lenze.com
Technique / Application	Mail service.ch@lenze.com
Hotline Experts 24h (gratuit)	008000 24 46877
Numéro TVA	CHE-107.171.258 TVA
Liaison bancaire	UBS Uster CHF: Kto. 202-955 650.01X EUR: Kto. 202-955 650.60F
N° IBAN	CHF: CH78 0020 2202 9556 5001X EUR: CH53 0020 2202 9556 5060F
Code SWIFT	UBSWCHZH80A
N° de Clearing	202
QESR IBAN N°	CH23 3000 0001 8001 6368 4

A propos de LENZE

Groupe	Lenze SE
Siège	Hameln / Allemagne
Sociétés affiliées	Présent mondialement dans 60 pays
Nombre de collaborateurs	env. 3'600
Chiffre d'affaires (Année fiscale 2022/23)	1'000 Mio. €
Date de fondation	1947
Certifications	DIN EN ISO 9001 : 2015 DIN EN ISO 14001 : 2015

Lenze est partout à proximité.

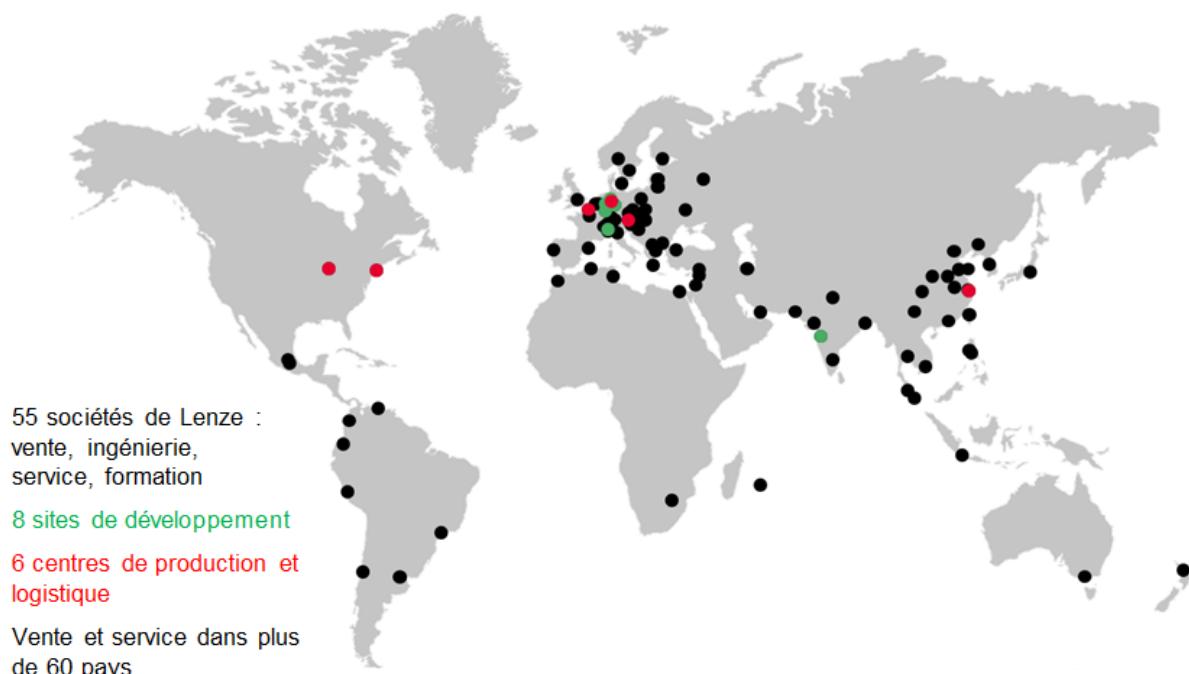

Portefeuille de produits



Réducteurs, motoréducteurs, moteurs à courant triphasé,
 Convertisseurs de fréquence
 Servomoteurs, servomoteurs-réducteurs, servovariables
 Entraînements petit puissance / Entraînements à courant continu
 Commandes d'entraînement, panneaux de commande
 PC industriels, systèmes E/S



Réducteurs à couple conique et réducteurs à couple conique et roues droites, réducteurs à couple conique servo, Réducteurs planétaires Faible jeu, réducteurs planétaires, Servoréducteurs planétaires, Engrenages de superposition



Réducteurs à vis sans fin
 Réducteurs à roues droites
 Réducteurs plats
 réducteurs en Inox pour milieux corrosifs et salles blanches



POWERED BY KENDRION

Freins à ressorts
 Accouplements et freins électromagnétiques
 Combinaisons accouplement-frein
 Accessoires (commutateurs rapides, redresseur, souffleurs d'étincelle)
 Embrayage et freins à poudre magnétique, Régulateurs



Accouplements à élasticité rotationnelle
 Accouplements avec rigidité rotationnelle
 Accouplements glissants à lames, Accouplements de surcharge
 Accouplements dentés électromagnétiques et pneumatiques



Assemblage arbre-moyeu
 Différentes exécutions ; aussi en Inox



Moteurs asynchrones standard
 Moteurs monophasés
 Solutions spécifiques sur mesure



Servomoteurs synchrones standard (refroidissement à air ou à l'eau)
 Moteurs linéaires
 Moteurs couple



Services
 Conseil, dimensionnement de l'entraînement, support pour les applications, programmation, mise en service, formation, service, réparations, montage d'un ensemble de produits, service de logistique, etc ...

Système d'Assurance Qualité

Assurance Qualité selon	DIN EN ISO 9001 : 2015
Organisme de certification	DQS
Certifié depuis	1994
Dernier renouvellement de la certification	2023-12-28

Vous trouvez le certificat sous:

Quality management ISO 9001

<https://www.lenze.com/fr-ch/societe/presence-globale/europe-de-louest-et-europe-centrale/lenze-en-suisse/>

Conditions de paiement

30 jours net à partir de la date de la facture.

Incoterms

Conditions de livraison selon Incoterms 2000; CPT, Uster (depuis Uster, sur facture, emballage non-compris).

Garantie

La garantie sur tous les produits est fixée à 24 mois à partir de la date de la facture.

Exemption: Produits de HydroMec, ETP, CEG, Carpanelli et Bonani 12 mois à partir de la date de la facture.

Conditions générales de livraison

Voir sous 'Conditions générales de vente':

<https://www.lenze.com/fr-ch/societe/presence-globale/europe-de-louest-et-europe-centrale/lenze-en-suisse/>